


Stoßdämpfer DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

Teilenummer: 8161535

FESTO

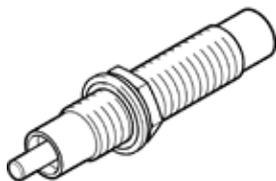

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße | 32 |
| Hub | 25 mm |
| Dämpfung | selbsteinstellend |
| Einbaulage | beliebig |
| Positionserkennung | ohne |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit | 1 m/s |
| Rückstellzeit kurz | 0,3 s |
| Funktionsweise | einfachwirkend drückend |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Dämpfungslänge | 25 mm |
| Max. Anschlagkraft | 6.000 N |
| Max. Energieaufnahme pro Hub | 220 J |
| Max. Energieaufnahme pro Stunde | 180.000 J |
| Max. Restenergie | 2 J |
| Rückstellkraft | 150 N |
| Produktgewicht | 1.050 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt |