


# Kupplung EAMD-67-60-40-32X32-U

Teilenummer: 8164978

FESTO

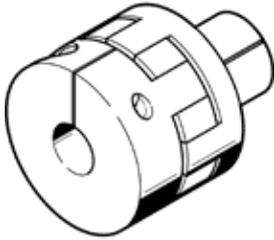

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	40 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	67
Nennlänge	60 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	402 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	200 Nm
Produktgewicht	733 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform