


Kupplung EAMD-56-56-25-23X27-U

Teilenummer: 8165047

FESTO

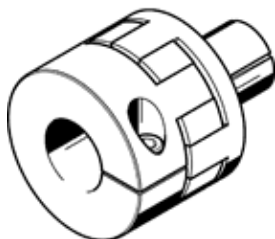

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	25 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	56
Nennlänge	56 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	168 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	75 Nm
Produktgewicht	452 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform