


Bremswiderstand CACR-LE2-6-W60-V

Teilenummer: 8189339

Neu

FESTO

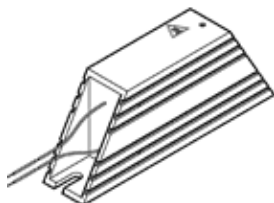

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	freie Konvektion senkrecht
Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V	2.000 Ws
Impulsenergie Bremswiderstand bei 780 V	2.000 Ws
Leistung bei 35% ED und 20°C	180 W
Nennleistung Bremswiderstand	60 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 380 V	60 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 780 V	60 W
Widerstandswert	6 Ohm
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Max. Oberflächentemperatur	250 °C
Hinweis zur Oberflächentemperatur	Angabe bei Nennleistung, bei 50% Nennleistung: 165 °C
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-40 ... 40 °C
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoffhinweis	RoHS konform