


Axialbausatz
EAMM-A-D50-60H-S1-G2
Teilenummer: 8197491

FESTO

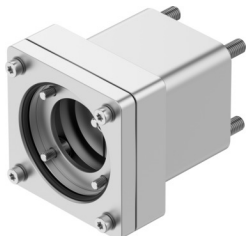

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	78 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	950 g
Schnittstellencode Aktuator	D50
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform