


Axialbausatz EAMM-A-D60-90R

Teilenummer: 8234794

FESTO

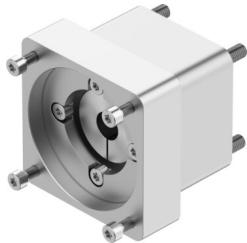

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	75 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1080 g
Schnittstellencode Aktuator	D60
Schnittstellencode Motor In	90R 92RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform