


Additionszähler PZA-E-C

Teilenummer: 8606

FESTO

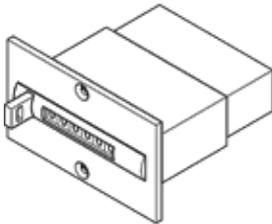

Datenblatt

Merkmale	Wert
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart	Handtaste oder pneumatisches Signal
Anzeige	6stellig
Abfalldruck Antrieb	< 0,15 bar
Abfalldruck Rückstellung	< 0,15 bar
Ansprechdruck Antrieb	> 0,8 bar
Ansprechdruck Rückstellung	2 bar
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Min. Rückschaltdruck	2 bar
Min. Impulsdauer Antrieb	8 ms
Min. Impulsdauer Rückstellung	150 ms
Min. Pausendauer Antrieb	10 ms
Min. Pausendauer Rückstellung	50 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	70 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Gehäuse	PA