


# Verteilerblock FR-12-PK-4-B

Teilenummer: 8762

FESTO

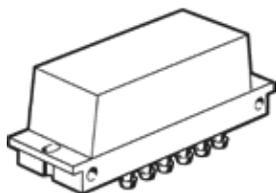

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3,4 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Anzahl Abgänge	12
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss