

 

# Tasthebelventil TH-3-1/4-B

Teilenummer: 8983

FESTO

unbetätigt kein Durchgang.

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

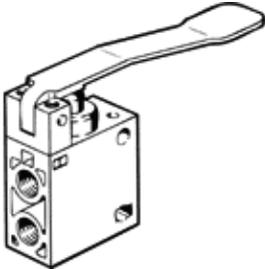

## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                       |
|---------------------------|----------------------------|
| Ventilfunktion            | 3/2 geschlossen monostabil |
| Normalnenndurchfluss      | 600 l/min                  |
| Betriebsdruck             | -0,95 ... 10 bar           |
| Konstruktiver Aufbau      | Teller-Sitz                |
| Nennweite                 | 7 mm                       |
| Steuerart                 | direkt                     |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Umgebungstemperatur       | -10 ... 60 °C              |
| Betätigungskraft          | 10,5 N                     |
| Produktgewicht            | 210 g                      |
| Befestigungsart           | mit Durchgangsbohrung      |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4                       |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4                       |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4                       |
| Werkstoff Dichtungen      | NBR                        |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Druckguss        |