


Mehrschichtrohr PM-4

Teilenummer: 9084

FESTO

ist geeignet für die Verwendung mit den QS-Steckverschraubungen.

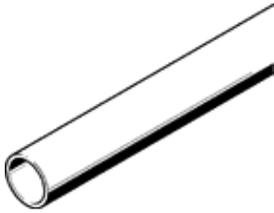

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	19 mm
Innen-Durchmesser	3,92 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 30 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-29 ... 65 °C
Produktgewicht nach Länge	0,024 kg/m
Farbe	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	Aluminium-Knetlegierung PE