


Mehrschichtrohr PM-6

Teilenummer: 9087

FESTO

ist geeignet für die Verwendung mit den QS-Steckverschraubungen.

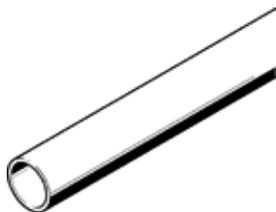

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	8 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	25 mm
Innen-Durchmesser	5,2 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 30 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-29 ... 65 °C
Produktgewicht nach Länge	0,032 kg/m
Farbe	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	Aluminium-Knetlegierung PE