


# Gelenkkopf SGS-M8

Teilenummer: 9255

★ Kernprogramm

mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung  
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139.

FESTO

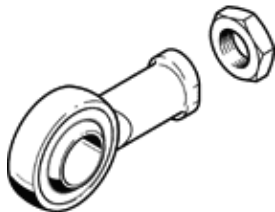

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Baugröße                           | M8                                   |
| Basierend auf Norm                 | ISO 12240-4                          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                       |
| Umgebungstemperatur                | -40 ... 150 °C                       |
| Produktgewicht                     | 54 g                                 |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                         |
| Werkstoff Außenring                | Messing                              |
| Werkstoff Gehäuse                  | Stahl verzinkt                       |
| Werkstoff Innenring                | Stahl                                |
| Werkstoff Mutter                   | Stahl verzinkt                       |