 



Druckschaltventil VD-3-PK-3

Teilenummer: 9270

FESTO

mit Anschlussplatte 2n für Schlauch NW 3.

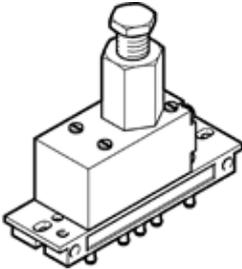

Datenblatt

Merkmal	Wert
Normalnennendurchfluss	100 l/min
Betriebsdruck Mpa	0,18 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	1,8 ... 8 bar
Nennweite	2,5 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	220 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform