


# Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-4-KU

Teilenummer: 9388

FESTO

Polymerausführung.

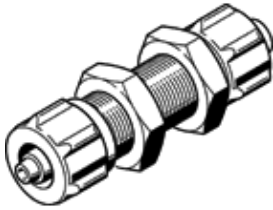

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3,4 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Schott
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Mutter	POM
Werkstoff Verbinder	POM