


# Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-3

Teilenummer: 9420

FESTO

Metallausführung.

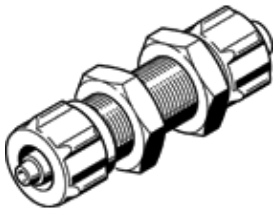

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,4 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Schott
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt
Werkstoff Verbinder	Alu-Knetlegierung, eloxiert