


# Schott-Schnellverschraubung QCK-1/8-PK-4-B

Teilenummer: 9425

FESTO

Innengewinde mit Dichtring.

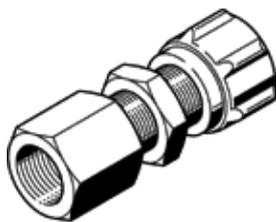

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3,4 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	Schott
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	3,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt
Werkstoff Verbinder	Alu-Knetlegierung, eloxiert