


Adapter AD-1/8NPT-G1/8-I

Teilenummer: 9624

FESTO

eine Seite Innen-, andere Seite Außengewinde.

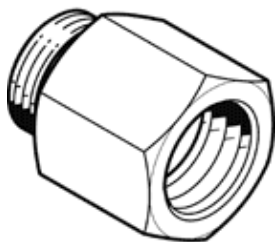

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5,95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	7 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	6 Nm
Produktgewicht	9,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt