


# Adapter AD-1/2NPT-G1/2-I

Teilenummer: 9627

FESTO

eine Seite Innen-, andere Seite Außengewinde.

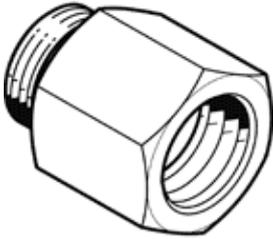

## Datenblatt

| Merkmal   | Wert                                 |
|---|--------------------------------------|
| Nennweite                                       | 14,3 mm                              |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich      | -0,95 ... 10 bar                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK              | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                                | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Umgebungstemperatur                             | -10 ... 60 °C                        |
| Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1 | 28 Nm                                |
| Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2 | 40 Nm                                |
| Produktgewicht                                  | 48,48 g                              |
| Pneumatischer Anschluss 1                       | Außengewinde 1/2 NPT                 |
| Pneumatischer Anschluss 2                       | Innengewinde G1/2                    |
| Werkstoffhinweis                                | RoHS konform                         |
| Werkstoff Dichtungen                            | PVC                                  |
| Werkstoff Gehäuse                               | Stahl verzinkt                       |