 



# Schnell-Entlüftungsventil SE-3/8-B

Teilenummer: 9687

FESTO

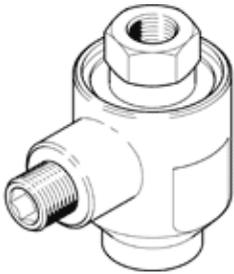

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.760 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.880 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	11 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 75 °C
Produktgewicht	125 g
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR