

 

silenciador AMTE-M-LH-G38

Número de artículo: 1205862

★ Gama básica

FESTO

Para disminuir el nivel de ruidos en las conexiones de escape de equipos neumáticos.

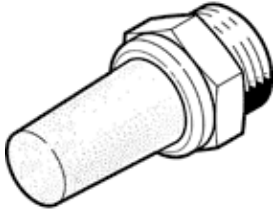

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Posición de montaje | indistinto |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 10 bar |
| Caudal contra atmósfera | 5.430 l/min |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivel de ruido | 82 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C |
| Peso del producto | 26 g |
| Conexión neumática | G3/8 |
| Material del amortiguador | Bronce |
| Material de los pivotes roscados | latón |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |