


# Válvula de estrangulación y antirretorno GRLZ-10-UNF-B

Número pieza: 151576

FESTO

para estrangulación de la entrada de aire, con conexión orientable.  
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

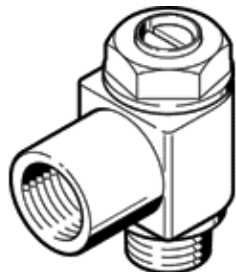

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Válvula reguladora de caudal, antirretorno del aire de alimentación
Conexión neumática 1	UNF10-32
Conexión neumática 2	UNF10-32
Elemento de ajuste	Tornillo con cabeza ranurada
Tipo de fijación	atornillable
Presión de funcionamiento	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 40 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 40 µm
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C