


válvula de antirretorno

HA-1/4-QS-8

Número de artículo: 153454

FESTO

Caudal desde la rosca exterior hasta el racor QS.
Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.

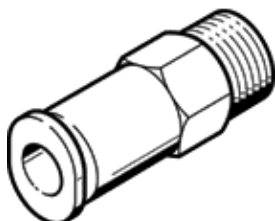

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de retorno
Conexión neumática 1	R1/4
Conexión neumática 2	QS-8
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal	670 l/min
Presión de funcionamiento	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material de la carcasa	latón niquelado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Presión diferencial mín., abrir	0,1 bar
Presión diferencial mín., cerrar	0,2 bar
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	24 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS