


válvula de antirretorno

HA-3/8-QS-12

Número de artículo: 153458

FESTO

Caudal desde la rosca exterior hasta el racor QS.
Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.

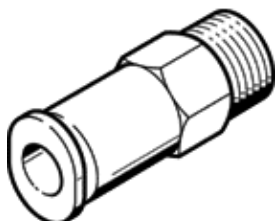

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de retorno
Conexión neumática 1	R3/8
Conexión neumática 2	QS-12
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal	1.876 l/min
Presión de funcionamiento	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material de la carcasa	Aluminio anodizado
Color del cuerpo	Plateado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Presión diferencial mín., abrir	0,1 bar
Presión diferencial mín., cerrar	0,2 bar
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	50 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS