

Racor rápido en T QST-5/16T-1/4-U


Número pieza: 153732

FESTO

Reductor.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.

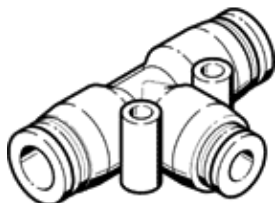

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	3,8 mm
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	1
Construcción	Principio de empuje y tracción
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado vacío
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Peso del producto	14 g
Cantidad de salidas	2
Cantidad de conductos de alimentación	1
Conexión neumática, alimentación	para diámetro exterior del tubo flexible de 4/16"
Conexión neumática, salida	para diámetro exterior del tubo flexible de 1/4" para diámetro exterior del tubo flexible de 4/16"
Color del anillo extractor	Gris
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PBT
Datos sobre el material del anillo de liberación	POM
Información sobre el material de la junta del tubo flexible	NBR
Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina