

# Conjunto de posiciones múltiples DPNG-80


Número pieza: 159489

Producto sustituido

FESTO

para montaje de cilindros de 3 y 4 posiciones de 2 tipos de serie DNG, DNGL, DNGU o DNGUL.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2015. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.

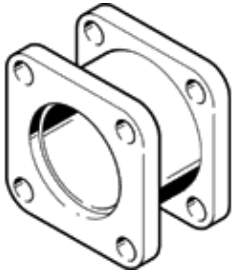

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	915 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
información sobre el material, sistema de fijación	Aleación forjable de aluminio
Información sobre el material de los pasadores roscados	Acero cincado
Información sobre el material de la tuerca	Acero cincado