


## unión rápida acodada

### LCKN-1/4-PK-4

Número de artículo: 165000

FESTO

Orientable 360°, con junta anular.

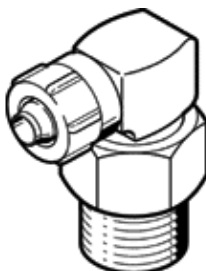

## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2,6 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,9 ... 16 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 4 mm, con tuerca
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc