


kit multiposición DPNC-50

Número de artículo: 174420

FESTO

Para unir dos cilindros de émbolos de igual diámetro para formar un cilindro de varias posiciones

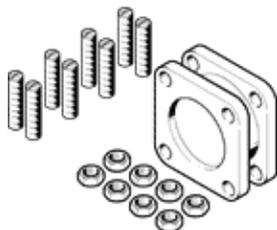

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	698 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Aleación forjable de aluminio
Material de los pasadores roscados	Acero cincado
Material de las tuercas	Acero cincado