

Cable de conexión

KMP1-02-II-4-5


Número de artículo: 175654

Producto sustituido

FESTO

para terminal de válvulas IIMP-02, preconfeccionado para cuatro posiciones de válvula, 5 m de longitud

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.

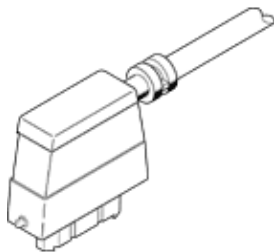

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Posición de montaje | indistinto |
| Margen de tensión de funcionamiento AC | ≤ 300 V |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | ≤ 250 V |
| Resistencia a la corriente | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente con cableado móvil | 5 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C |
| Peso del producto | 1.933 g |
| Conexión eléctrica | 25 contactos Conector tipo zócalo |
| Estructura del cable | 25 x 0,75 mm ² |
| Diámetro del cable | 13 mm |
| Longitud del cable | 5 m |
| Tipo de fijación | con brida de sujeción |
| Información sobre el material del cuerpo | Aleación ligera de fundición inyectada |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | PE |
| Información sobre el material del contacto crimp | Aleación de cobre Plateado |