


distribuidor múltiple QSYTF-3/8-3/8-U

Número de artículo: 190836

FESTO

Orientable 360°, rosca interior y exterior con hexágono exterior.

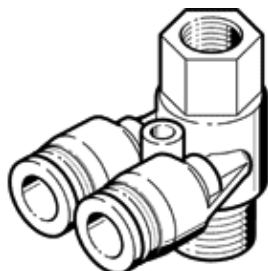

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 5,3 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Recubrimiento |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Clasificación marítima | véase el certificado |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 74,5 g |
| Cantidad de salidas | 2 |
| Cantidad de conductos de alimentación | 1 |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior 3/8 NPT Rosca interior 3/8 NPT |
| Conexión neumática 2 | para diámetro exterior del tubo flexible de 3/8" |
| Color del anillo extractor | Gris |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | PBT |
| Material del tornillo hueco | Latón niquelado |
| Material del anillo extractor | POM |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |