

# Válvula de cierre esférico

## QH-QS-5/32-1/8-NPT-U

Número de artículo: 190887

Producto sustituido

con racor QS


Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.

FESTO

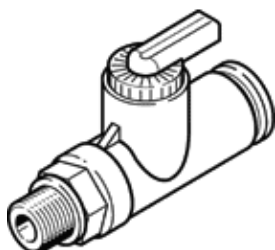

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	manual
Tipo de fijación	atornillable
Diámetro nominal	2,5 mm
Presión de funcionamiento	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principio de hermetización	blando
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Peso del producto	14,5 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS