

 

# regulador de presión LR-1/4-NPT-QS-1/4-U

Número de artículo: 190932

Producto sustituido

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO

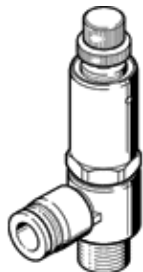

## Hoja de datos

Característica	Valor
Función del regulador	Presión inicial
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	QS-1/4
Tipo de fijación	atornillable
Presión inicial 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material de la carcasa	PBT reforzado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	59 g
Material de los pivotes roscados	latón