


Válvula de antirretorno

HBM-1/16-QS-1/8-U

Número pieza: 190945

FESTO

Caudal desde el racor QS hasta la rosca exterior.
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.
Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.
Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.

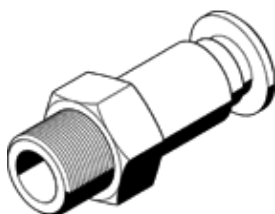

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Función de retorno
Conexión neumática 1	QS-1/8
Conexión neumática 2	NPT1/16-27
Tipo de fijación	atornillable
Presión de funcionamiento	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Información sobre el material del cuerpo	latón
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar Aire filtrado y lubricado
Peso del producto	13 g