


Cilindros normalizados

DNA-3 1/4"- -

Número pieza: 193386

FESTO

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.
Las ilustraciones, las especificaciones técnicas de la hoja de datos y los accesorios correspondientes pueden variar según la configuración del producto.

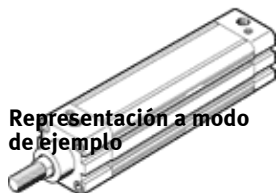

Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

| Caracter. | Valor |
|---|-------------------------------|
| Carrera | 0,5 ... 80 " |
| Diámetro del émbolo | 3 1/4" |
| En base a la norma | ANSI/NFPA |
| Presión de funcionamiento | 0,6 ... 12 bar |
| Forma de funcionamiento | De efecto doble |
| Fluido | Aire comprimido filtrado |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | ≥ -20 °C |
| Información sobre el material de la tapa | Aleación forjable de aluminio |
| Información sobre el material del cuerpo | Aleación forjable de aluminio |
| Información sobre el material del vástago | Acero de aleación fina |