


placa de alimentación MHP1-P2-2-PI

Número de artículo: 197217

FESTO

Con bases para conector, para válvulas semi in-line MHP1-...-PI

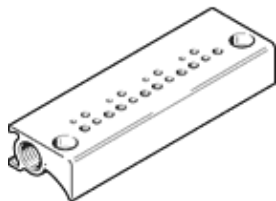

Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Presión de funcionamiento	0 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Conexión neumática 1	M7
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio