


# conjunto de sujeción axial EAMM-A-V25-42A

Número de artículo: 4582608

★ Gama básica

FESTO

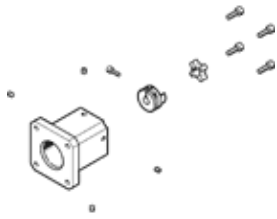

## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	40 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	10.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	0,5 Nm
Peso del producto	83 g
Código de conexión, actuador	V25
Código de conexión, entrada motor	42A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS