


conector tipo zócalo con cable KMH-D-0,5

Número de artículo: 527396

FESTO

para terminal de válvulas CPA-SC.

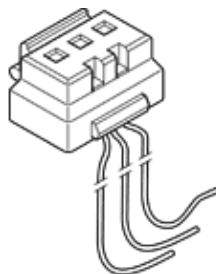

Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Clip
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	6 g
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo 3 contactos
Tensión nominal de funcionamiento DC	60 V
Resistencia a la corriente	3 A
Longitud del cable	0,5 m
Diámetro del cable	1,3 mm
Estructura del cable	3x0,14
Código de color para el aislamiento de los hilos	Pin 1 = negro Pin 2 = azul Pin 3 = rojo
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-40 ... 105 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Bronce estañado