


Racor rápido en Y

QSY-F-10-8

Número pieza: 533938

FESTO

Reductor.

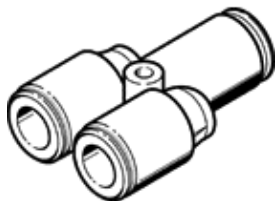

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	7,5 mm
Construcción	Principio de empuje y tracción
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3
Seguridad alimentaria	de acuerdo con la Declaración del fabricante
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Peso del producto	39 g
Conexión neumática 1	para diámetro exterior del tubo flexible de 10 mm
Conexión neumática 2	para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	latón cromado y niquelado
Información sobre el material de la cinta de la rosca	FPM
Información sobre el material de la junta del tubo flexible	FPM