


## Tubo de material sintético PUN-E-8x1-SW-400

Número pieza: 538462

FESTO

apropiado para racores, muy flexible, resistente a hidrólisis y microbios,  
homologado para la producción de alimentos.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.

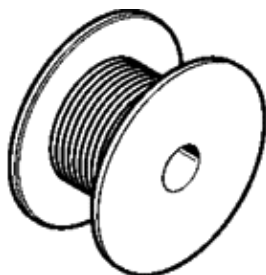

### Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	8 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	50 mm
Diámetro interior	6 mm
Radio máximo de curvatura	23 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Homologado para la industria alimentaria	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso del producto según la longitud	0,026 kg/m
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)