


Unidad actuadora de la válvula de bola VZPR-BPD-22-R38R

Número pieza: 540527

FESTO

compuesto de actuador neumático giratorio DAPS, combinado con una
válvula de bola de 2/2 vías VAPB de acero inoxidable

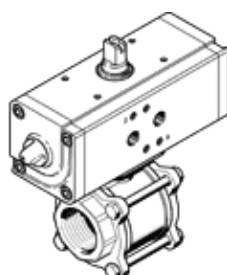

Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|---|
| Construcción | Válvula de bola de dos vías Actuador giratorio |
| Tipo de accionamiento | eléctrico neumático |
| Posición de montaje | indistinto |
| Tipo de fijación | CNOMO con rosca interior |
| Conexión de las válvulas de proceso | Rp3/8 |
| Indicación de la posición de conmutación | Sentido del botón = sentido del flujo |
| Diámetro nominal DN | 12 |
| Presión de funcionamiento del accionamiento por válvulas de bola | 1 ... 8,4 bar |
| Presión nominal de válvulas de proceso | 63 |
| Temperatura del medio | -20 ... 150 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura |
| Homologado para la industria alimentaria | no |
| Peso del producto | 1.200 g |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 |