


# Conjunto paralelo EAMM-U-D60-52B

Número de artículo: 543167

FESTO

Para actuadores eléctricos.

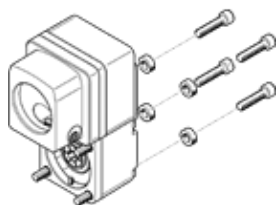

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	70,5 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,3 Nm
Momento de giro transferible	5,5 Nm
Peso del producto	1.530 g
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura