


perfil distribuidor VABM-B6-E-G12-9

Número de artículo: 545823

FESTO

para electroválvulas VUVB.

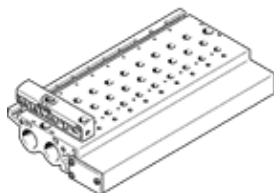

Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	21 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	9
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN	1,5 Nm
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	2 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	5 Nm
Peso del producto	1.270 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	G1/8
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 3	G1/2
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del perfil distribuidor	Aleación forjable de aluminio