


# Conjunto paralelo EAMM-U-A22-55A

Número pieza: 559786

FESTO

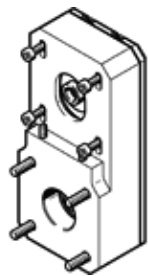

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	22
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
momento de inercia de la masa	9,63 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,1 Nm
momento de giro transferible	3 Nm
Peso del producto	410 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS