


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-A19-40A

Número pieza: 559798

FESTO

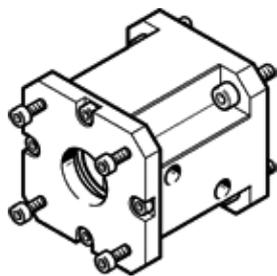

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	19
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	10.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
momento de inercia de la masa	1,06 kgmm ²
momento de giro transferible	2,3 Nm
Peso del producto	240 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS