


pinza de mandíbula adaptable BUB-HGPT-50-B

Número de artículo: 560249

FESTO

Compatible con pinzas HGPT-...-B con ranura en T.

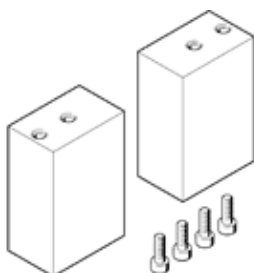

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Peso del producto por mordaza | 622 g |
| Tipo de fijación | con agujero pasante y casquillo de centraje |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la pieza en bruto | Aleación forjable de aluminio |