


conjunto de sujeción axial EAMM-A-L38-87A

Número de artículo: 560680

★ Gama básica

Para actuadores eléctricos.

FESTO

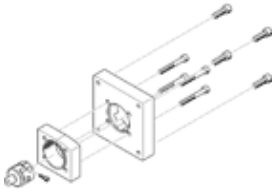

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-------------------|
| Posición de montaje | indistinto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de giro transferible | 4,4 Nm |
| Peso del producto | 480 g |
| Código de conexión, actuador | L38 |
| Código de conexión, entrada motor | 87A |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |