


# conjunto de sujeción axial EAMM-A-S38-42A

Número de artículo: 560685

☆ Gama básica

Para actuadores eléctricos.

FESTO

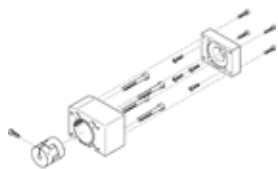

## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	3,5 Nm
Peso del producto	410 g
Código de conexión, actuador	S38
Código de conexión, entrada motor	42A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS