


Conducto de unión NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

Número de artículo: 570921

FESTO

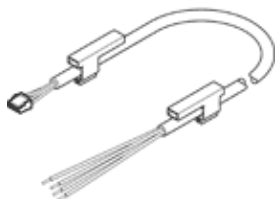

Hoja de datos

Característica	Valor
Característica de la línea	Estándar
Condiciones de control línea	Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo Condiciones de prueba sobre demanda
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Carga admisible de corriente a 40°C	1 A
Grado de ensuciamiento	2
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conexión eléctrica 1	Conector tipo zócalo rectangular L2, 4 contactos
Conexión eléctrica 2	extremo libre, 4 contactos
Estructura del cable	4 x 0,14 mm ²
Diámetro del cable	4,1 mm
Longitud del cable	2,5 m
Diámetro nominal del conducto	0,14 mm ²
Código de color para el aislamiento de los hilos	azul marrón Negro Blanco
Color de la cubierta del cable	Gris
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PBT
Información sobre el material de revestimiento aislante	PP
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC