


Pórtico lineal DHSL-4-DGC40S-EGSA50

Número pieza: 574511

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.

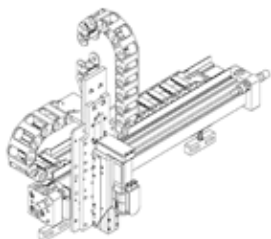

Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico lineal 4
Carga útil	0 ... 4 kg
Accionamiento eje Z	EGSA-50
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico con husillo
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 100 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,01 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,01 mm
Accionamiento eje Y	DGC-40
Tipo de accionamiento eje Y	neumático
Posición intermedia, eje Y	simple
Carrera eje Y	0 ... 8.500 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,02 mm