


Pórtico con tres ejes de movimiento DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Número pieza: 574542

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.

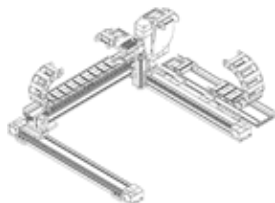

Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico en tres dimensiones 0.5
Carga útil	0 ... 0,5 kg
Accionamiento eje Z	DGSL-8
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Carrera eje Z	0 ... 80 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,01 mm
Accionamiento eje Y	EGC-50-TB
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 1.000 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,08 mm
Accionamiento eje X	EGC-70-TB
Tipo de accionamiento eje X	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje X	indistinto
Carrera eje X	0 ... 5.000 mm
Precisión de repetición en posición final, eje X	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje X	± 0,08 mm