


placa de alimentación VABM-B10-25S-N38-7

Número de artículo: 8026275

FESTO

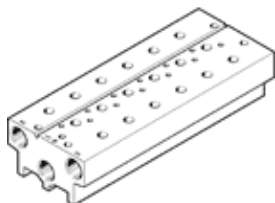

Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	27,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	7
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1.143 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	3/8 NPT
Conexión neumática 3	3/8 NPT
Conexión neumática 5	3/8 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio